

# SKF Agri Hub – ghid pentru înlocuire

Cum puteți identifica și înlocui SKF Agri Hub pe discurile independente ale mașinilor de prelucrare a solului



**SKF Agri Hub este un sistem complet de butuc cu rulment integrat, lubrifiat și etanșat pentru întreaga durată de viață. SKF Agri Hub se montează ușor și rapid pe orice tip de braț.**

Iată ce trebuie să faceți pentru a schimba SKF Agri Hub la discurile independente ale utilajelor dumneavoastră.

Când scoateți vechiul rulment SKF, curățați orice urmă de noroi sau praf și identificați denumirea SKF așa cum este indicat în imaginea din dreapta. Tabelul de pe pagina următoare afișează măsurătorile și alte specificații pentru o identificare rapidă. Acest lucru vă asigură că SKF Agri Hub este corect comandat de la distribuitorul dumneavoastră SKF.




SKF Agri Hub

Technical drawing of the SKF Agri Hub. The side view shows dimensions B (total width), 17 (thread length), 60 (flange width), GrGs2,5 (flange thickness), Gs (thread length), and d (central hole diameter). The front view shows dimensions 98 (inner diameter) and 117 (outer diameter). Two smaller circular views show the mounting holes.

| Denumire   | Lățime totală | Diametru ax | Ax inclus | Filet          | Șuruburi de fixare disc |          |                    |
|------------|---------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|----------|--------------------|
|            | B             | d           | –         | Gs             | Număr                   | Filet    | Diametru montare J |
| –          | mm            | mm          | –         | –              | –                       | –        | –                  |
| BAA-0003   | 59            | –           | Nu        | –              | 4                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0003 A | 59            | –           | Nu        | –              | 4                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0004   | 102           | 28          | Da        | M22x1,5 (male) | 4                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0005   | 105           | 30          | Da        | M24x2 (male)   | 4                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0006   | 102           | 28          | Da        | M22x1,5 (male) | 6                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0009   | 106           | 30          | Da        | M24x2 (male)   | 4                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0012   | 102           | 28          | Da        | M22x1,5 (male) | 5                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0013   | 106           | 30          | Da        | M24x2 (male)   | 6                       | M12x1,25 | 98                 |
| BAA-0023   | 102           | 28          | Da        | M22x1,5 (male) | 4                       | M12x1,25 | 98                 |

Acoperirea nu conține crom hexavalent

**Notă:** capacul din cauciuc negru al unității SKF Agri Hub a fost îmbunătățit cu un capac din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune.

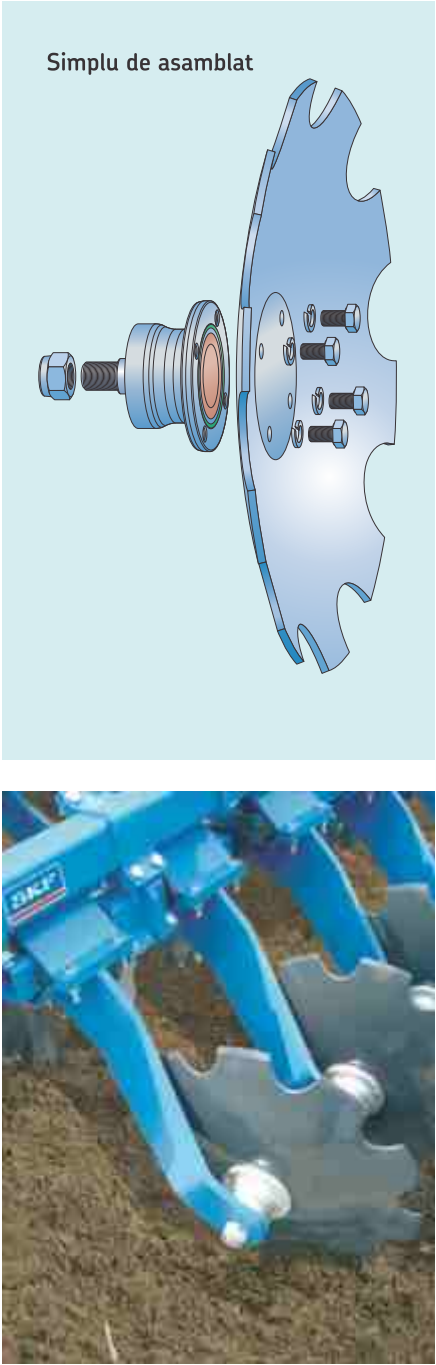

Pentru mai multe informații contactează distribuitorul dumneavoastră SKF:

[skf.com/agrisolutions](https://skf.com/agrisolutions)

© SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

© SKF Group 2018  
Conținutul acestei publicații reprezintă proprietatea editorului și nu poate fi reprodus (în întregime sau parțial), fără acordul acestuia. Au fost luate toate măsurile pentru a asigura acuratețea informațiilor conținute în acest document, dar nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderi sau pagube directe, indirecte sau consecințe ale utilizării acestora.  
Anumite imagini sunt utilizate sub licență de la Shutterstock.com.